

# KN Notglied für Rundstahlketten



## MERKMALE

Zur Reparatur einer oder zur Verbindung zweier Ketten.


## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser (Ø) | Länge (L) | B       | Statische Last |
|---------------|---------------|-----------------|-----------|---------|----------------|
| KN30EG        | 380050        | 3 mm            | 16.5mm    | 12.5 mm | 370N           |
| KN40EG        | 380060        | 4 mm            | 20mm      | 16 mm   | 550N           |
| KN50EG        | 380070        | 5 mm            | 23mm      | 20 mm   | 950N           |

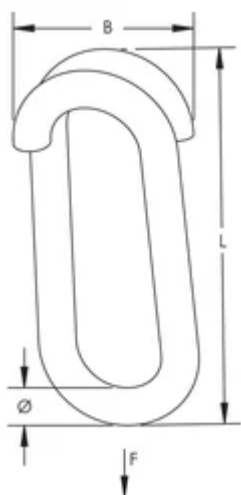

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

