

# Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar

U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Tiefe (D):</b>  | 2.5mm                  |
| <b>Material:</b>   | Aluminium              |
| <b>Oberfläche:</b> | Eloxiert; Passiviert   |
| <b>Zubehörtyp:</b> | Frontplatte            |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontplatte            |
| <b>Typ:</b>        | Frontplatte ohne Griff |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|

|           |    |      |   |                         |            |          |
|-----------|----|------|---|-------------------------|------------|----------|
| 20848-599 | 3U | 42HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-604 | 6U | 84HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-608 | 3U | 28HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-605 | 4U | 42HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-602 | 6U | 42HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-601 | 3U | 84HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-607 | 4U | 84HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-606 | 4U | 63HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-600 | 3U | 63HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-696 | 6U | 28HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |
| 20848-603 | 6U | 63HP | 1 | Mit Scharnier,<br>unten | Textil EMV | Eloxiert |


| Table 2/2     |                      |                   |                                        |                       |          |            |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                             | EMV-Schirmung         | Höhe (H) | Breite (W) |
| 20848-599     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4mm  | 213mm      |
| 20848-604     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 261.8mm  | 426.4mm    |
| 20848-608     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4mm  | 141.9mm    |
| 20848-605     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 172.9mm  | 213mm      |
| 20848-602     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 261.8mm  | 213mm      |
| 20848-601     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | Nein<br>(nachrüstbar) | 128.4mm  | 426.4mm    |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | EMV-Schirmung      | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 20848-607     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein (nachrüstbar) | 172.9mm  | 426.4mm    |
| 20848-606     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein (nachrüstbar) | 172.9mm  | 319.7mm    |
| 20848-600     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein (nachrüstbar) | 128.4mm  | 319.7mm    |
| 20848-696     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein (nachrüstbar) | 261.8mm  | 141.9mm    |
| 20848-603     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | Nein (nachrüstbar) | 261.8mm  | 319.7mm    |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.

## DIAGRAMME

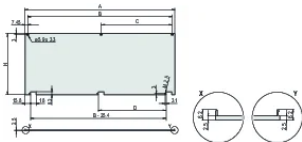

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**