

# Frontplatten, vorne geschirmt, für Scharnier schwenkbar

Frontplatte mit EMV-Textildichtung, für Scharnier  
schwenkbar.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte mit EMV-Dichtung (Textil)

Ermöglicht die Montage an Modulschienen

Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

Scharniere wahlweise links oder rechts montierbar

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Tiefe (D):</b>      | 2.5mm                  |
| <b>Breite Gestell:</b> | 84HP                   |
| <b>Material:</b>       | Aluminium              |
| <b>Oberfläche:</b>     | Eloxiert; Passiviert   |
| <b>Zubehörtyp:</b>     | Frontplatte            |
| <b>Produkttyp:</b>     | Frontplatte            |
| <b>Typ:</b>            | Frontplatte ohne Griff |
| <b>EMV-Schirmung:</b>  | Nein (nachrüstbar)     |


Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung          | Typ Dichtung | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 20848-611     | 3U           | 1                   | Mit Scharnier, Seite | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              |
| 20848-617     | 6U           | 1                   | Mit Scharnier, Seite | Textil EMV   | Eloxiert          | Leitend              |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | Höhe (H) | Breite (W) |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 20848-611     | Nein              | 128.4mm  | 426.4mm    |
| 20848-617     | Nein              | 261.8mm  | 426.4mm    |

## DIAGRAMME

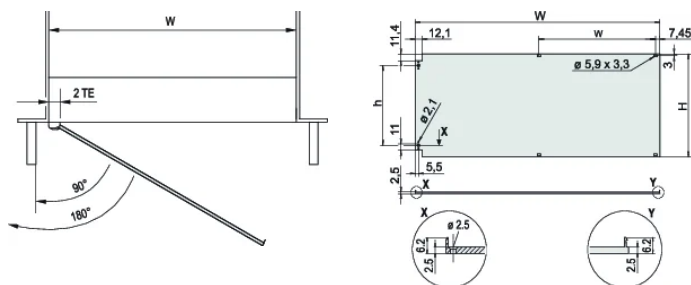

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE