

nvent

RAYCHEM

# NVENT RAYCHEM QUICKNET

Elektrisk gulvvarmesystem

COMFORT YOU DESERVE





nVent  
RAYCHEM

nVent RAYCHEM QuickNet elektrisk gulvvarmematte har enda **bedre festeevne** og **jevn kabelavstand**. Dette gir **raskere montering** med en **perfekt tilpassing**.

Den tynne, selvklebende QuickNet-matten er den ideelle løsningen ved renovering. Matten kan monteres under fliser, parkett, laminat, tregulv og den er også lett å legge forbi hindringer ved å gjøre kutt i nettingen.

## QuickNets forbedrede egenskaper

### Større valgfrihet

QuickNet 90-settet inneholder nVent SENZ-termostaten. QuickNet 160-settet har SENZ-WIFI-termostaten med WIFI-funksjon inkludert. QuickNet-settene uten termostat kan kombineres med alle nVent RAYCHEM-termostatene.

Regn ut det oppvarmede området i m<sup>2</sup> og velg QuickNet-matten med en overflate som er tettest i størrelse, men mindre enn det oppvarmede området. Det oppvarmede området i rommet skal utelukke områder under benker, fastmonterte møbler eller alle andre områder der QuickNet ikke bør monteres.

### Høyere komfort med lavere energikostnader

QuickNet gulvvarmematten har et forbedret design for å gi optimal komfort og bedre varmfordeling på gulvet.

Systemet oppfylder alle kravene til ØKO-design når det brukes i kombinasjon med NRG-DM, SENZ eller SENZ WIFI termostatene. Dette sørger for at energikostnadene holdes på et minimum.

### Enklere å montere, bedre passform

QuickNet-matten er et svært fleksibelt, tynt, selvklebende system med et patentbeskyttet design som reduserer monteringstiden, forberedelsene og kostnadene.

Det forsterkede limet fester kablene enda bedre til undergulvet, kablene har ikke behov for ytterligere festing og skal ikke løsne. Det selvklebende QuickNet nettingbåndet gjør også monteringen av gulvvarme i rom med uregelmessig form raskere.



**QuickNet 160 W/m<sup>2</sup> + SENZ-WIFI termostat**  
eller  
**QuickNet 90 W/m<sup>2</sup> + SENZ termostat**

## SENZ WIFI inkludert i QuickNet 160-settet



- Uketimer
- Adaptiv oppvarming
- Åpent vindu funksjon
- App styring



## SENZ inkludert i QuickNet 90-settet



- Uketimer
- Adaptiv oppvarming
- Åpent vindu funksjon
- Avstandskontroll



### Oppfylder kravene til ØKO-design

QuickNet kombinert med en termostat som er utstyrt med en energisparingsfunksjon, som f.eks. evnen til å registrere et åpent vindu eller regne ut når den må starte oppvarmingen, gir et system som oppfylder kravene i øko-design-direktivet som sier at varmeapparater må ha et visst nivå for energieffektivitet.

Med kun **2** kutt i nettingen kan kablene løsnes og plasseres rundt hindringer.

1



2



3



## Korte fakta

Spesielt egnet ved renovering, men også for nybygg – **kun 3,5 mm tynn!**

### ENKEL MONTERING

- Selvklebende matte med bedre klebeevne for raskere montering
- Matten bare rulles ut
- Enklere å legge rundt hindringer (med kun to kutt i nettingen)

### ØKT FLEKSIBILITET

- Kan installeres på alle godt isolerte undergulv
- Kan brukes i dusjområder (våtrom)
- Fås i mange størrelser, selv til små rom

### HØY PÅLITELIGHET

- Vedlikeholdsfri
- 12–20 års totalgaranti



### TOTALGARANTI




QuickNet deltar i nVent RAYCHEMs total-garanti-program: elektrikere med fagbrev kan tilby 12 års garanti; Certified PRO-installatører kan tilby 20 år.


**Totalgaranti** = Dersom det i et sjeldent tilfelle skulle oppstå feil på produktet og vi ikke kan reparere det, vil vi gi deg et nytt produkt og betaler monteringskostnadene. Vi vil også sørge for at gulvet repareres eller erstattes med et gulv av tilsvarende standard.

## To versjoner av QuickNet

**QuickNet 90** kan brukes på alle undergulv. Når det er nødvendig med høyere utgangseffekt og raskere oppvarming, er **QuickNet 160** den beste løsningen. QuickNet 160 kan brukes på alle solide og ikke-brennbare undergulv.

Serien består av matter med forskjellige utgangseffekter (90 og 160W/m<sup>2</sup>) og lengder (fra 1 m<sup>2</sup> til 12 m<sup>2</sup>). Ved behov kan flere matter med den samme utgangseffekten settes sammen for å dekke en større overflate.

	QuickNet 90	QuickNet 160
	Utgangseffekt W/m <sup>2</sup>	
	90 W/m <sup>2</sup>	160 W/m <sup>2</sup>
<b>Kabelavstand</b>		
	90 mm	70 mm
<b>Fliser</b>		
	✓	✓
<b>Tre/laminat</b>		
	✓	✗
	Lengde på kaldende	
	2,5 m	5,0 m

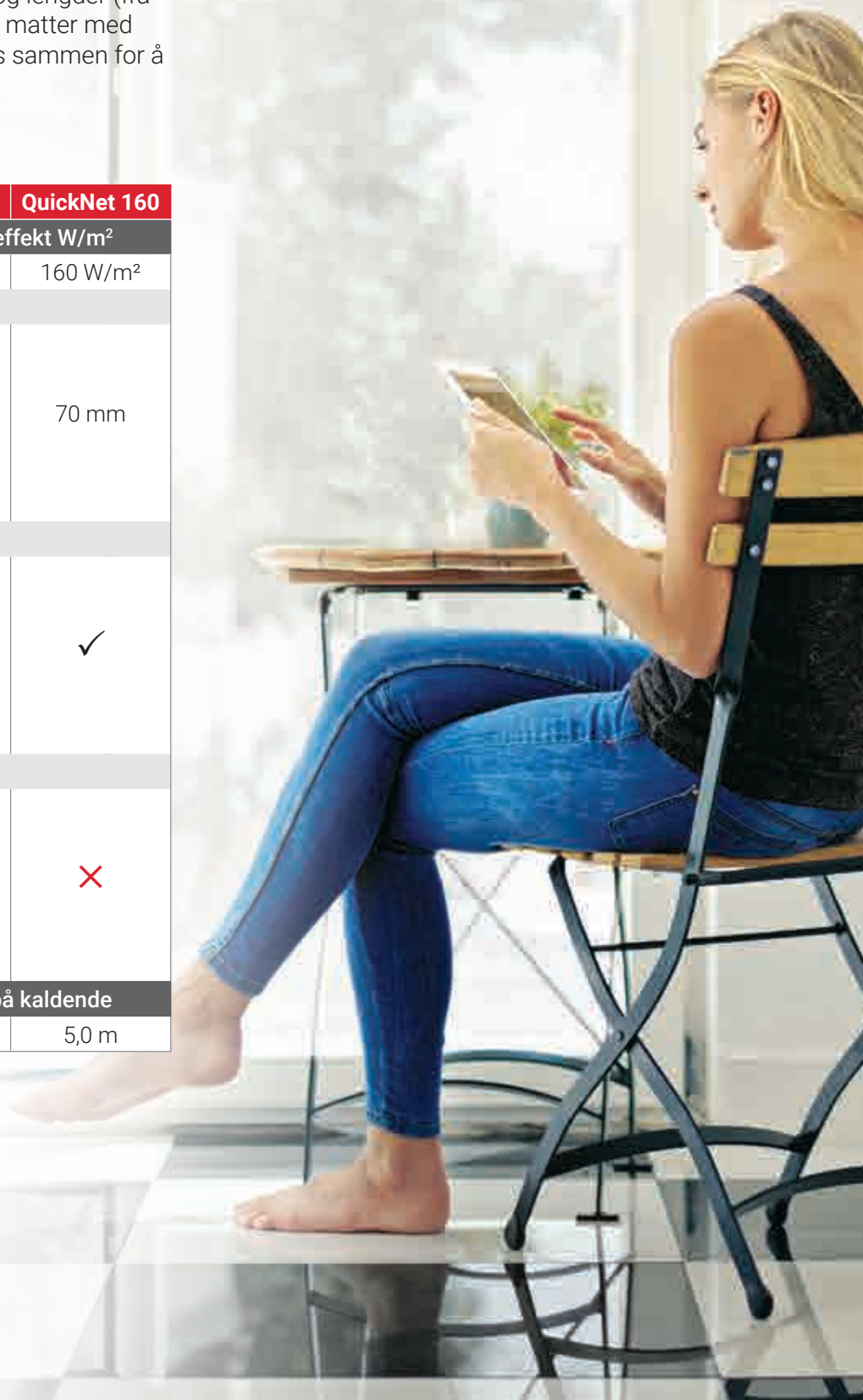



Komfort med varme gulv

## nVent RAYCHEM termostater

### SENZ OG SENZ WIFI

#### Moderne design

- Enkel design som passer til alle stiltyper
- 2 tommers fullfargeskjerm



#### Enkel å bruke

- Sveipnavigering som på smarttelefoner
- Slitesterk og følsom kapasitiv berørings skjerm
- Oppsettveiviser for rask programmering
- Forhåndsinnstilte programmer for ulike behov



#### Intelligent

- Adaptiv funksjon for å nå riktig temperatur på riktig tidspunkt
- Energoovervåking for å oppnå komfort og besparelse
- Velg mellom elegant, svart design eller kombinasjonsrammer
- Perfekt ved renoverings- og oppgraderingsarbeid med de aller fleste gulvfølere

#### Trådløs komfort: SENZ WIFI

- Du kan fjernstyre gulvvarmen via en gratis app.
- Kobles til WiFi i hjemmet
- Du kan endre programmer og temperatur via smarttelefonen eller nettbrettet
- Overvåker installasjonens forbruk
- Styrer inntil 32 soner (rom og/eller hus)



### NRG-DM

- Intuitiv navigering
- Fleksible tidsplaner
- Adaptiv funksjon



## Tabell for produktvalg

### QUICKNET 90

Produktnavn	Uten termostat	Med SENZ-termostat	Størrelse	Effekt	Mål (B x L i m)
R-QN-N-1,0M2	10 382 18	10 382 76	1	90	0,5 x 2,0
R-QN-N-1,5M2	10 382 19	10 382 77	1,5	135	0,5 x 3,0
R-QN-N-2,0M2	10 382 20	10 382 78	2	180	0,5 x 4,0
R-QN-N-2,5M2	10 382 23	10 382 79	2,5	225	0,5 x 5,0
R-QN-N-3,0M2	10 382 24	10 382 80	3	270	0,5 x 6,0
R-QN-N-3,5M2	10 382 25	10 382 81	3,5	315	0,5 x 7,0
R-QN-N-4,0M2	10 382 29	10 382 82	4	360	0,5 x 8,0
R-QN-N-4,5M2	10 382 54	10 382 83	4,5	405	0,5 x 9,0
R-QN-N-5,0M2	10 382 55	10 382 84	5	450	0,5 x 10,0
R-QN-N-6,0M2	10 382 56	10 382 85	6	540	0,5 x 12,0
R-QN-N-7,0M2	10 382 93	10 382 86	7	630	0,5 x 14,0
R-QN-N-8,0M2	10 382 94	10 382 89	8	720	0,5 x 16,0
R-QN-N-9,0M2	10 382 95	10 382 90	9	810	0,5 x 18,0
R-QN-N-10,0M2	10 382 96	10 382 91	10	900	0,5 x 20,0
R-QN-N-12,0M2	10 382 98	10 382 92	12	1080	0,5 x 24,0

### QUICKNET 160

Produktnavn	Uten termostat	Med SENZ WIFI-termostat	Størrelse	Effekt	Mål (B x L i m)
R-QN-P-1,0M2	10 383 39	10 383 43	1	160	0,5 x 2,0
R-QN-P-1,5M2	10 383 40	10 383 44	1,5	240	0,5 x 3,0
R-QN-P-2,0M2	10 383 41	10 383 46	2	320	0,5 x 4,0
R-QN-P-2,5M2	10 383 42	10 383 47	2,5	400	0,5 x 5,0
R-QN-P-3,0M2	10 383 65	10 383 49	3	480	0,5 x 6,0
R-QN-P-3,5M2	10 383 67	10 383 50	3,5	560	0,5 x 7,0
R-QN-P-4,0M2	10 383 71	10 383 51	4	640	0,5 x 8,0
R-QN-P-4,5M2	10 383 72	10 383 52	4,5	720	0,5 x 9,0
R-QN-P-5,0M2	10 383 76	10 383 53	5	800	0,5 x 10,0
R-QN-P-6,0M2	10 383 80	10 383 54	6	960	0,5 x 12,0
R-QN-P-7,0M2	10 383 93	10 383 55	7	1120	0,5 x 14,0
R-QN-P-8,0M2	10 383 94	10 383 56	8	1280	0,5 x 16,0
R-QN-P-9,0M2	10 383 95	10 383 57	9	1440	0,5 x 18,0
R-QN-P-10,0M2	10 383 96	10 383 59	10	1600	0,5 x 20,0

### TERMOSTATER



Produktnavn	SENZ WIFI	SENZ	NRG-DM
El.nr	54 000 40	54 000 39	1244-015152

## Norge

Tel +47 66 81 79 90  
salesno@nvent.com

Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER



[nVent.com](https://www.nvent.com)

©2019 nVent. Alle nVent merker og logoer eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller deres tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel.

Raychem-SB-EU1363-QuickNetFLH-NO-1902